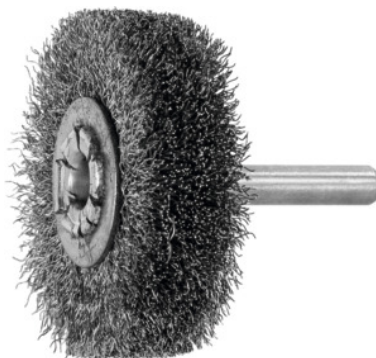


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Komplett 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
50X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Alle Bestandteile aus rostfreiem Stahl.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Besatzlänge H ₁	12 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzbreite L ₁	15 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Produktart

Rundbürste