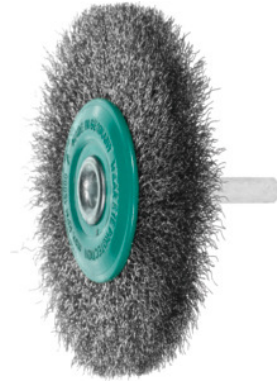


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
80X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,2 mm
Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Bürstenbreite	12 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	9 mm

Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste