


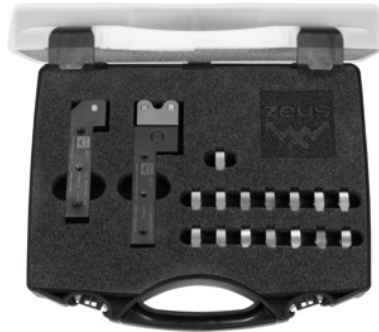

Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290025 20 |
| GTIN | 4030741656859 |
| Artikelklasse | 29H |

Beschreibung

Inhalt:

je 1 St. Rändelformwerkzeug Nr. 290000 und Nr. 290010: Gr. 20

je 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|------------------|
| Schneidrichtung | links und rechts |
| für Rändelprofil | RAA 1×AA |
| für Rändelprofil | RBL 1×BR |
| für Rändelprofil | RBR 1×BL |
| für Rändelprofil | RGV30° 1×GE30° |
| für Rändelprofil | RGE30° 1×GV30° |
| für Rändelprofil | RAA 2×AA |
| für Rändelprofil | RBL 2×BR |
| für Rändelprofil | RBR 2×BL |

| | |
|------------------|-----------------|
| für Rändelprofil | RGE30° BL/BR30° |
| für Rändelprofil | RGE45° BL/BR45° |
| Produktart | Rändelwerkzeug |

Zubehör

| | |
|--|-----------------|
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm | 290181 20X8/0,8 |
| Rändelformwerkzeuguniversal Schaftgröße 20 mm | 290010 20 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm | 290176 20X8/1,0 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,6 mm | 290161 20X8/1,6 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,5 mm | 290176 20X8/1,5 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,6 mm | 290176 20X8/1,6 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm | 290161 20X8/1,0 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,6 mm | 290181 20X8/1,6 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm | 290181 20X8/1,0 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm | 290176 20X8/0,8 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,5 mm | 290181 20X8/1,5 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,5 mm | 290161 20X8/1,5 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm | 290161 20X8/0,8 |