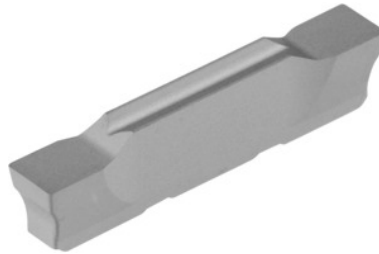


**Garant****Stechplatte Rohling, HU7310, Stechbreite w: 4,2mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273696 4,2    |
| GTIN          | 4045197578983 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Schleifen von gewünschten Formen.

**Technische Beschreibung**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Stechbreite w  | 4,2 mm                                |
| Schneidstoff   | HM                                    |
| Beschichtung   | unbeschichtet                         |
| Hauptanwendung | N                                     |
| Nebenanwendung | Ti                                    |
| Sorte          | HU7310                                |
| Produktart     | Wendeschneidplatte<br>zum Stechdrehen |

**Anwenderdaten**

|  | Eignung | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

|                            |                  |           |   |
|----------------------------|------------------|-----------|---|
| Alu Kunststoffe            | geeignet         | 350 m/min | N |
| Alu (kurzspanend)          | geeignet         | 350 m/min | N |
| Alu > 10% Si               | geeignet         | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 50 m/min  | S |
| kontinuierlich             | geeignet         |           |   |
| unregelmäßig               | bedingt geeignet |           |   |
| nass maximal               | geeignet         |           |   |