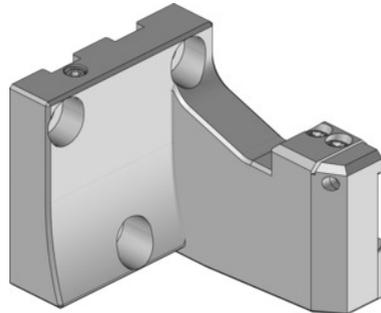


**Garant****eco-Absteckschwerthalter Varioline Typ 1, Ausführung: RR****Bestelldaten**

Bestellnummer	319145 RR
GTIN	4045197781123
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Bauform in 4 Ausführungen und 180° verdreht montierbar für Normal- und Überkopf-Einsatz. Optimale Werkzeugkombination für Ab- und Einstechoperationen zwischen, oder nahe Haupt- und Gegenspindel bei minimaler Bauteilaustragung.

**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Sternrevolvern und in Frässpindeln von Dreh-Fräszentren.

Zum Einsetzen von eco-Steckschwertern Nr. 273864 – 273866, Nr. 273562 und 273564.

**Hinweis:**

Seitliche Kühlmittelübergabe für eco-Steckschwerter.

Ausführung RR und LR für Verwendung von Steckschwert 273864. Ausführung RL und LL für Steckschwert 273865. Ausführung RR und LL für Steckschwert 273866.

Passende Spannpratzen Nr. 279841 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

Breite B: 65 mm

Höhe H<sub>1</sub>: 14,5 mm

Höhe H<sub>2</sub>: 61 mm

Radius R<sub>1</sub>: 95 mm

**Technische Beschreibung**

Breite B	65 mm
Höhe H <sub>1</sub>	14,5 mm
Radius R <sub>1</sub>	95 mm
Ausführung	RR
Höhe H <sub>2</sub>	61 mm
Produktart	Abstech-Halter