




Permanent-Magnet-Spannblock, Feinpolteilung, Typ: MH202

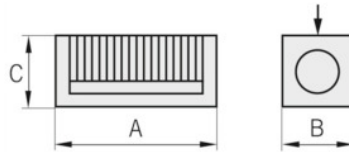

Bestelldaten

Bestellnummer	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Artikelklasse	33S

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Spannflächen.

Verwendung:

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken wie Stempel usw.

Hinweis:

Dauermagnet, nicht schaltbar.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,7 kg
Abnutzbarkeit der Polplatte	14 mm
maximale Winkelabweichung	5 Grad
Nennhaftkraft	80 N/cm ²
Polteilung	4 mm
Breite B	50 mm
Magnetfeldhöhe	6 mm
Typ	MH202
Gesamthöhe C	50 mm
Länge A	100 mm

Produktart

Magnet-Spannplatte