




Permanent-Magnet-Spannblock, Feinpolteilung, Typ: MH202S

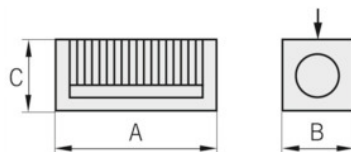

Bestelldaten

Bestellnummer	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Artikelklasse	33S

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Spannflächen.

Aus SmCo₅-Magneten extrem hohe Haftkraft für schwer spannbare Werkstoffe.

Verwendung:

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken wie Stempel usw.

Hinweis:

Dauermagnet, nicht schaltbar.

Technische Beschreibung

Polteilung	4 mm
maximale Winkelabweichung	5 Grad
Nennhaftkraft	180 N/cm ²
Gewicht	1,7 kg
Breite B	50 mm
Typ	MH202S
Magnetfeldhöhe	6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte	14 mm
Gesamthöhe C	50 mm
Länge A	100 mm

Produktart

Magnet-Spannplatte