




Permanent-Magnet-Spannblock, Feinpolteilung, Typ: MH203

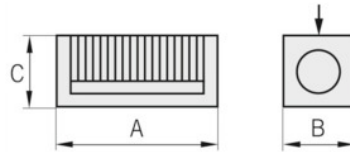

Bestelldaten

Bestellnummer	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Artikelklasse	33S

Beschreibung

Ausführung:

Zwei magnetische Spannflächen.

Verwendung:

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken wie Stempel usw.

Hinweis:

Dauermagnet, nicht schaltbar.

Technische Beschreibung

maximale Winkelabweichung	5 Grad
Magnetfeldhöhe	6 mm
Nennhaftkraft	80 N/cm ²
Breite B	25 mm
Typ	MH203
Gewicht	0,5 kg
Abnutzbarkeit der Polplatte	6 mm
Polteilung	4 mm
Gesamthöhe C	25 mm
Länge A	100 mm

Produktart

Magnet-Spannplatte