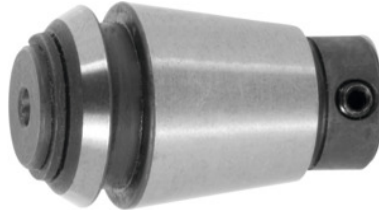


HOLEX**ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 16,
Nenn-Spann-Ø d: 3,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309445 3,5 |
| GTIN | 4045197782847 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Nenn-Spann-Ø d | 3,5 mm |
| Aufnahme | ET 16 |
| Norm | Werksnorm |
| Außen-Ø D | 17 mm |
| Gesamtlänge L | 29 mm |

| | |
|---|------------|
| Axialkompensation | 0,1 mm |
| Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,3 mm |
| Radialkompensation R Reiben | 0,05 mm |
| Produktart | Spannzange |