




## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 6

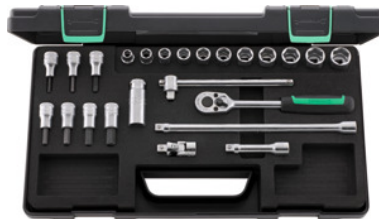

### Bestelldaten

Bestellnummer	634316 6
GTIN	4018754260454
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637200

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 – M12.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 637310 Gr.16

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637600 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Quergriff: 1 St. Nr. 635700

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangeln: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	24
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-10 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	413 mm
Breite	230 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 3 mm	637600 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637600 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637600 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637600 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637600 4
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637600 10
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637600 5
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637310 16
Kardangelen, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8