


Bohrstangenkopf für Sternrevolver, Typ-B H = 120, Spann-Ø: 20 mm

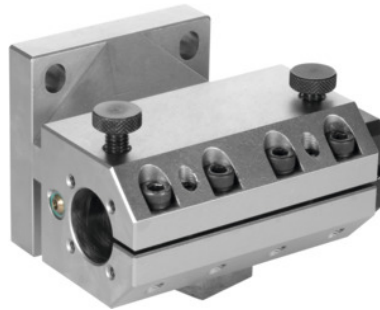

Bestelldaten

Bestellnummer	319173 20
GTIN	4251414900653
Artikelklasse	38T

Beschreibung

Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus. Modular aufbauendes System.

Vorteil:

- **Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.**
- **Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.**
- **Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.**

Verwendung:

Durch Umbau des Verschlussdeckels rechts und links einsetzbar.

Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902– 264908, Nr. 264910– 264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab Ø 10 mm).

Länge L: 80 mm

Technische Beschreibung

Spann-Ø	20 mm
Länge L	80 mm
Aufnahme	Typ-B H = 120

Produktart
