


## Bohrstangenkopf für Sternrevolver, Typ-C H = 150, Spann-Ø: 50 mm

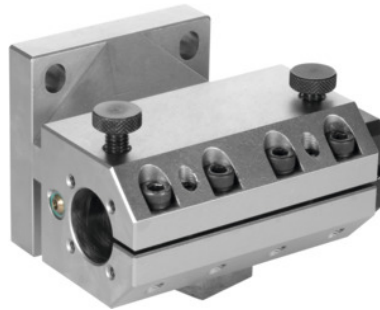

### Bestelldaten

Bestellnummer	319174 50
GTIN	4251414900745
Artikelklasse	38T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus. Modular aufbauendes System.

#### Vorteil:

- **Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.**
- **Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.**
- **Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.**

#### Verwendung:

Durch Umbau des Verschlussdeckels rechts und links einsetzbar.

#### Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902– 264908, Nr. 264910– 264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab Ø 10 mm).

Länge L: 200 mm

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	50 mm
Länge L	200 mm
Aufnahme	Typ-C H = 150

Produktart

---

---