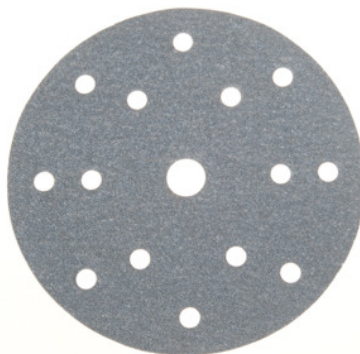


**HOLEX****Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach, Ø 150 mm, Körnung: 400****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5779 400
GTIN	4062406201876
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).

Entspricht 567790.

**Verwendung:**

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	150 mm
Körnung	400
Inhalt	500

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
Antriebsmaschine	Exzentrerschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

PU-Klettschleifteller Multilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150
PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150

Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 15fach Körnung 400	567790 400