


Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach, Körnung: 120

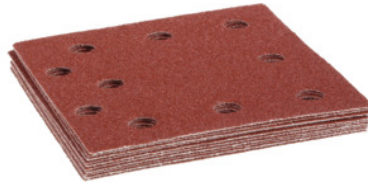

Bestelldaten

Bestellnummer	557620 120
GTIN	4058546476328
Artikelklasse	56Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zähes E-Papier mit Korund bestreut. Sehr hohe Reißfestigkeit.
Rückseite mit Klettthaftung für schnellen Blattwechsel.

Verwendung:

Schleifen von Metall und Hartholz.
Spezielles Lochsystem für Schwingschleifer Nr. 077326 SPS140.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Feinheitsgrad	mittel
Breite	115 mm
Länge	107 mm
Anzahl Absauglöcher	10
Anzahl Schleifblätter	10
Produktart	Klett-Schleifpapier

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	bedingt geeignet
nass maximal	bedingt geeignet
trocken	geeignet