


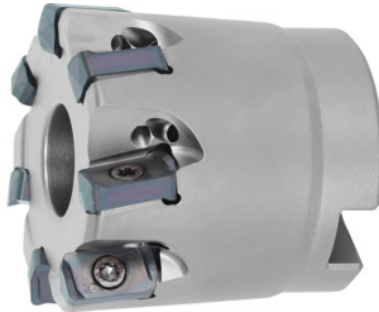

## Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Artikelklasse	250

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Innenkühlung	ja
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	31,3 mm

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,55 Grad
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------