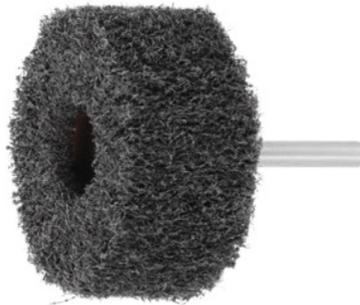


HOLEX**Fächerschleifer Vlies (SiC), grob, Kopf-Ø×Kopfbreite: 40X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Das scharfkantige Siliciumcarbid-Korn (SiC) sorgt für ein aggressives Schleifverhalten und ein **leicht glänzendes Finish**.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	20 mm
maximale Drehzahl	14000 min ⁻¹
Kopf-Ø	40 mm
Schaft-Ø	6 mm
empfohlene Drehzahl	7500 min ⁻¹
Schleifmittel	Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Körnungsvergleich	100
Feinheitsgrad	grob
Produktnamensattribut	grob
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		