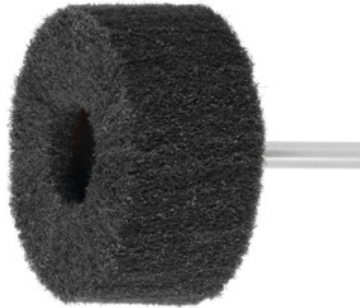


**HOLEX****Fächerschleifer Vlies (SiC), fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 80X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554973 80X50
GTIN	4045197804037
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Das scharfkantige Siliciumcarbid-Korn (SiC) sorgt für ein aggressives Schleifverhalten und ein **leicht glänzendes Finish**.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	80 mm
empfohlene Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Kopfbreite	50 mm
Schaft-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	7000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittel	Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		