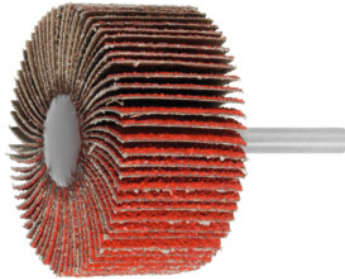


**Garant****Fächerschleifer (CER), Korn 60, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554150 60X30
GTIN	4045197803818
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.  
Schleiflamellen mit **Keramikkorn (CER)** bestreut.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	60 mm
Schaft-Ø	6 mm
empfohlene Drehzahl	8000 min <sup>-1</sup>
Kopfbreite	30 mm
maximale Drehzahl	12700 min <sup>-1</sup>
Körnung	60
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Korn 60
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		