


Garant GRIDLINE

## Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/4

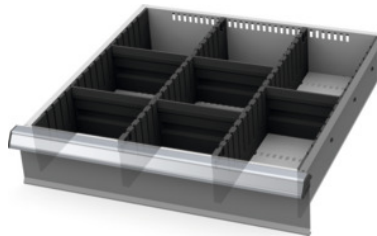

### Bestelldaten

Bestellnummer	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Artikelklasse	9GB

### Beschreibung

#### Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

#### Passend für:

Schubladen 20×20G.

#### Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 125  
 Schlitztrennleisten Nr. 951520: 2 × Gr. 125  
 Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 1 × Gr. 125  
 Steck-Trennwand 7G Nr. 951771: 4 × Gr. 125

### Technische Beschreibung

passend für Schubladen Nutztiefe in G	20
passend für Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	100 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
passend für Schubladen Nutzbreite	500 mm

passend für Schubladen Nutzbreite in G	20
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
Gewicht	1,119 kg
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Schubladen-Trennwand

## Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951520 125
Steck-Trennwände,Breite 6G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951761 125
Steck-Trennwände,Breite 7G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951771 125
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951570 125