


## Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm

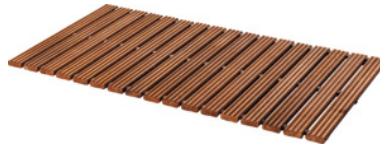

### Bestelldaten

Bestellnummer	964860 200
GTIN	4047482136243
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.

**Höhe:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

### Technische Beschreibung

Laufrost Länge	200 cm
Gewicht	24,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost

