


## Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm

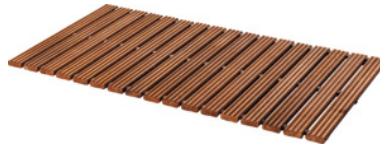

### Bestelldaten

Bestellnummer	964862 150
GTIN	4047482136281
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.

**Höhe:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

#### Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

#### Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Längsseiten** im 45°-Winkel.

### Technische Beschreibung

Gewicht	18,5 kg
Laufrost Länge	150 cm
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm

Produktart

Holzlaufrost