


Sicherheits-Holzlaufrost mit Borsten ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 150cm

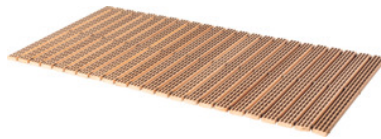

Bestelldaten

| | |
|---------------|------------|
| Bestellnummer | 964873 150 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 96C |

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit Borstenbesatz. Borsten aus sehr widerstandsfähigem schwarzen Nylon. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Borsten sorgen für einen noch sichereren Stand und eine optimale Reinigungswirkung, z.B. bei profilierten Sicherheitsschuhen.

Höhe: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg/m²

Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10) durch MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Gewicht | 24 kg |
| Laufrost Länge | 150 cm |
| Herstellerbezeichnung | Holzlaufrost |
| Produktnamensattribut | Breite 100 cm |
| Laufrost Breite | 100 cm |
| Produktart | Holzlaufrost |

