


## Sicherheits-Holzlaufrost mit Borsten mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm

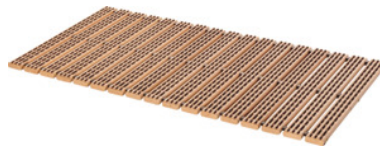

### Bestelldaten

Bestellnummer	964872 200
GTIN	
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit Borstenbesatz. Borsten aus sehr widerstandsfähigem schwarzen Nylon. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Borsten sorgen für einen noch sichereren Stand und eine optimale Reinigungswirkung, z.B. bei profilierten Sicherheitsschuhen.

**Höhe:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13,5 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Geprüft auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10) durch MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

#### Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

#### Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Längsseiten** im 45°-Winkel.

### Technische Beschreibung

Laufrost Länge	200 cm
Gewicht	25,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm

Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost