


Sicherheits-Holzlaufrost mit Borsten ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm

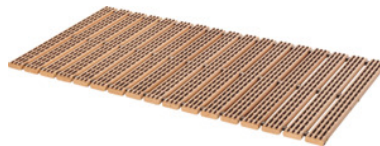

Bestelldaten

Bestellnummer	964870 150
GTIN	
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit Borstenbesatz. Borsten aus sehr widerstandsfähigem schwarzen Nylon. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Borsten sorgen für einen noch sichereren Stand und eine optimale Reinigungswirkung, z.B. bei profilierten Sicherheitsschuhen.

Höhe: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg/m²

Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10) durch MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

Technische Beschreibung

Gewicht	20 kg
Laufrost Länge	150 cm
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost

