


## Sicherheits-Holzlaufrost mit Borsten mit 1×Abschrägung und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 150cm

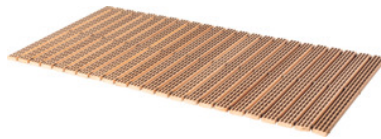

### Bestelldaten

Bestellnummer	964875 150
GTIN	
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit Borstenbesatz. Borsten aus sehr widerstandsfähigem schwarzen Nylon. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Borsten sorgen für einen noch sichereren Stand und eine optimale Reinigungswirkung, z.B. bei profilierten Sicherheitsschuhen.

**Höhe:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13,5 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Geprüft auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10) durch MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

#### Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

#### Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Längsseiten** im 45°-Winkel.

### Technische Beschreibung

Gewicht	24 kg
Laufrost Länge	150 cm
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 100 cm

Laufrost Breite	100 cm
Produktart	Holzlaufrost