


Sicherheits-Holzlaufrost mit Borsten ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 200cm

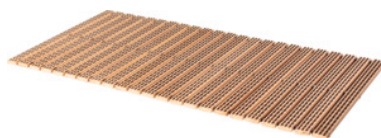

Bestelldaten

Bestellnummer	964873 200
GTIN	
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit Borstenbesatz. Borsten aus sehr widerstandsfähigem schwarzen Nylon. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Borsten sorgen für einen noch sichereren Stand und eine optimale Reinigungswirkung, z.B. bei profilierten Sicherheitsschuhen.

Höhe: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg/m²

Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10) durch MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

Technische Beschreibung

Laufrost Länge	200 cm
Gewicht	31,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 100 cm
Laufrost Breite	100 cm
Produktart	Holzlaufrost

