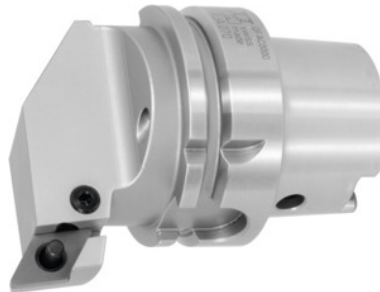


SWISS TOOLS

**HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø /  
Plattengröße: 40/15HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320035 40/15HP
GTIN	2050002039643
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schaft-Ø	40 mm
Plattengröße	15
Ersatzteil	P05
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
Gesamtlänge	77 mm
Aufnahme	HSK-T

Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02

Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05