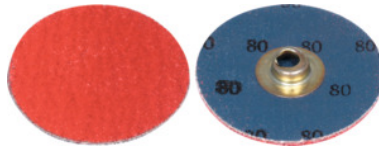


Garant
Schleifscheibe (CER), Ø 76,2 mm, Körnung: 36

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553923 36 |
| GTIN | 4045197805348 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung
Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Scheiben-Ø | 76,2 mm |
| Körnung | 36 |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Produktnamensattribut | Ø 76,2 mm |
| maximale Drehzahl | 20000 min ⁻¹ |
| Produktart | Schleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø
75M mm

553920 75M