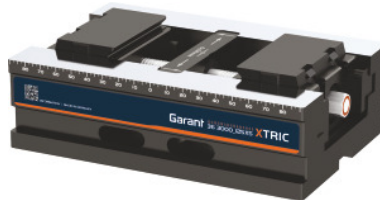


**Garant****Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 125XS****Bestelldaten**

Bestellnummer	363000 125XS
GTIN	4062406229955
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
- Komplet gehärtet und Unterseite feingefräst.
- Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
- Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.
- Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
- Automations-Schnittstelle.
- Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
- Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
- Schnell und intuitiv bedienbar.
- Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
- Skalierung zur Vorpositionierung der Spanmodule.
- Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
- Spannrand für Spannpratzen.
- Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

**Verwendung:**

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

**Passend für:**

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

**Lieferumfang:**

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, **Spindelabdeckung Nr. 363083.**

**Sonderzubehör:**

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

#### Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

## Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	Xtric 125
Serie	Xtric
Spannbereich S2	92 - 146 mm
L	186 mm
Gewicht	7,8 kg
Schlüsselweiten-Maße	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
Höhe H	54 mm
maximales Drehmoment	132 Nm
B	125 mm
Spannbereich S1	0 - 60 mm
Spannkraft bis maximal	32 kN
Längsnut	20 mm
Stichmaß Unterseite	96 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 32 mm	363076 32
Adapterplatte Zentrierspanner ZS Typ / für Spanntopf-Ø 125/120 mm	363080 125/120

Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 12 mm	363076 12
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 30C mm	363076 30C
weiche Aufsatzbacke Typ 160A	363034 160A
Adapterplatte Zentrierspanner ZS Typ / für Spanntopf-Ø 125/138 mm	363080 125/138
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 32C mm	363076 32C
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 20 mm	363076 20
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 25 mm	363076 25
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 30 mm	363076 30
Spindelmutter starr rechts Typ 125	363097 125
weiche Aufsatzbacke Typ 160S	363034 160S
Spindelmutter pendelnd rechts Typ 125	363099 125
Spindelmutter pendelnd links Typ 125	363098 125
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 10 mm	363076 10
Ersatzspindel für XTRIC Typ 125XS	363084 125XS