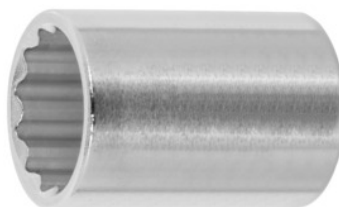


**Garant****12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	630929 11
GTIN	4062406231125
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

**Technische Beschreibung**

Länge	25 mm
Ø abtriebsseitig	15,9 mm
Schlüsselweite	11 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz