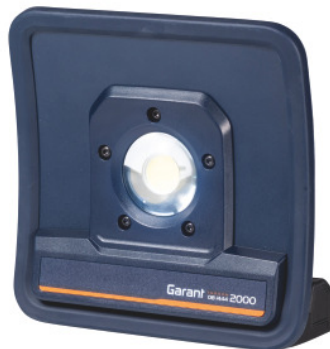


Garant**LED Akku-Strahler, Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	081444 2000
GTIN	4062406232887
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

LED Akku-Strahler mit robustem Aluminiumgehäuse für den täglichen Einsatz in rauen Umgebungen.

- **Hochleistung COB LED Module.**
- **Dimmbar in 5 Stufen von 10 - 100 %.**
- **Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.**
- **Standfuß mit integrierter 10 mm Bohrung, zur Montage auf gängigen Stativen.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Steckernetzteil.

Technische Beschreibung

ATEX-Zone	keine
Akkuart	Lithium-Ion

IP-Schutzart	IP 67
Akkuspannung	7,3 V
Leuchtdauer	2 - 20 h
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamthöhe	163 mm
Gesamtlänge	163 mm
Gesamtbreite	63 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkukapazität	4 Ah
Gewicht	790 g
Lichtstrom	200 - 2000 lm
Produktart	Strahler

Zubehör

Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 3	081434 3
Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 4	081434 4
Li-Ionen Akku Akkukapazität 4000 mA·h	081431 4000
USB Ladegerät Typ CABLE	081455 CABLE
USB Ladegerät Typ CHARGER	081455 CHARGER
Ersatzlinse mit Dichtung Typ 1	081454 1