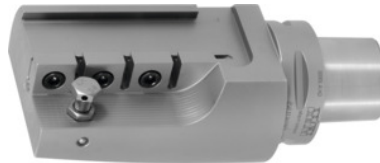


Garant**eco-Abstechhalter axial, links, PSC 63, für Schwerthöhe H: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318909 32
GTIN	2050002039551
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittelübergabe aller gängigen Herstellern. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Spitzen-Mittenversatz f	32,5 mm
für Schwerthöhe H	32 mm
Auskräglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	96 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Abstech-Halter

