


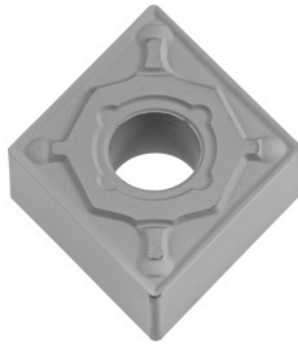

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120412 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	PM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN

Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen