


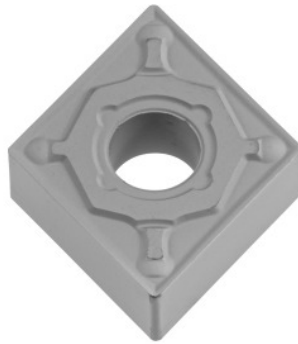

## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CNMG 120408 HBT020 Sorte: HBT020  
 Spanbrecher: PM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 5 mm
Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Sorte	HBT020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen