


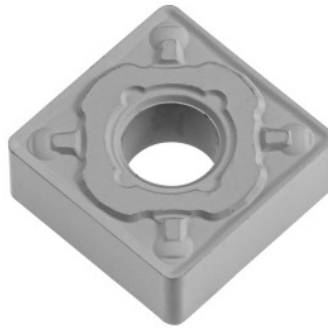

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	8

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen