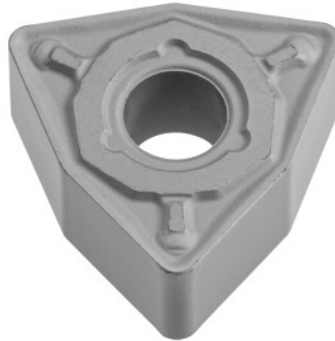


**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Sorte	HBT020
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PM
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen