


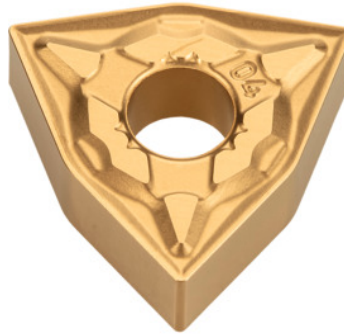

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen