




## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130

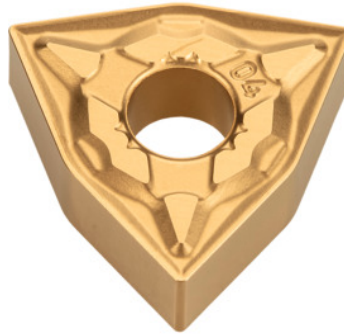

### Bestelldaten

Bestellnummer	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

WNMG 080408 HBT130 Sorte: HBT130  
Spanbrecher: MM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,12 - 0,45 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen