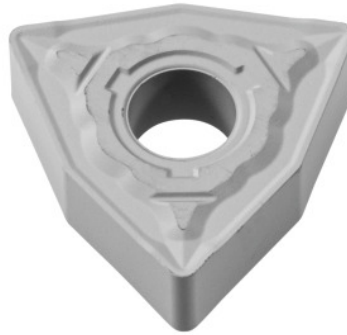


**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Artikelklasse	22D

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PR
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Sorte	HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm

Schnitttiefe $a_p$	1,8 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen