


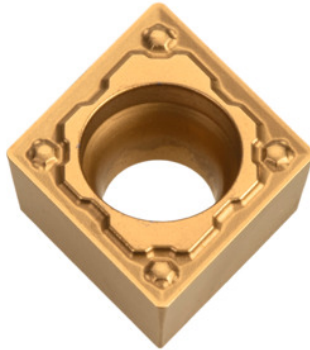

## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBT130
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 3 mm

Spanbrecher	MM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen