


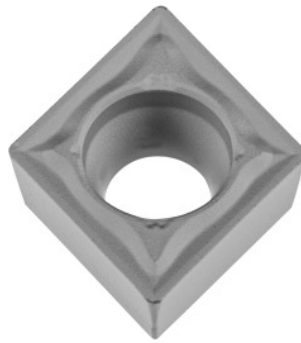

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 09T308 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Sorte	HBT020

Eckenradius	0,8 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen