


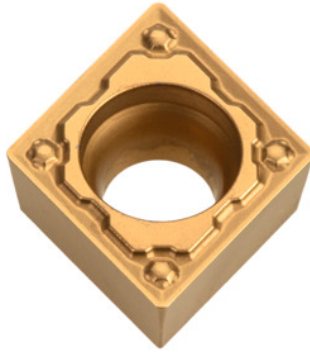

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120408 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MM
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 3 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen