




Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020

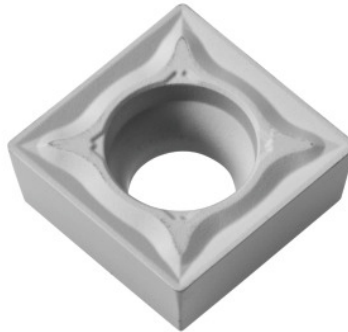

Bestelldaten

Bestellnummer	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SCMT 120404 HBT020 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U

Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT020
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen