


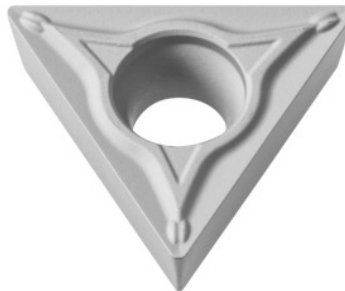

Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 110204 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Spanbrecher	PF
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT020
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen