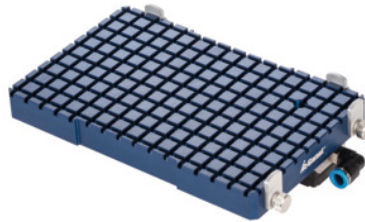


Garant**Raster-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VRV0****Bestelldaten**

Bestellnummer	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Artikelklasse	31E

Beschreibung**Ausführung:**

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuscentwicklung. Ebenheit $\pm 0,5$ mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen **ohne** Vakuumpumpe. Zum Einsatz auf **Maschinenschraubstöcken**. Vor allem dünne Bauteile können flexibel und mit geringem Aufwand gespannt werden.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-Düse (1x).
Dichtschnur $\varnothing 4$ mm (10 m).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittlemulsion abgeraten.

Technische Beschreibung

Länge	200 mm
Raster	12,5 mm
Breite	125 mm
Höhe	21 mm

Produktart

Vakuüm-Spannplatte