


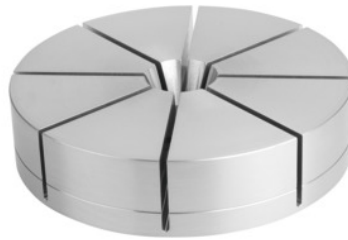

## Spannzange mechanisch Innenspannung, Außen-Ø D: 90 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370127 90
GTIN	4059245292592
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
- Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
- Spannhub 0,3 mm.

#### Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

#### Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

#### Hinweis:

Zur Innenspannung wird der Zugkonus Nr. 370128 benötigt (siehe Ersatzteilliste).

Höhe H: 30 mm

Maximale Bearbeitungstiefe T: 15 mm

### Technische Beschreibung

Ausführung	Innenspannung
Maximale Bearbeitungstiefe T	15 mm
Höhe H	30 mm
Spannhub	0,3 mm
Produktart	Spannzange

---

**Zubehör**

Aufnahme für mechanische Spannzange Außen-Ø D 90  
mm

370125 90

Zugkonus Typ 90

370128 90