


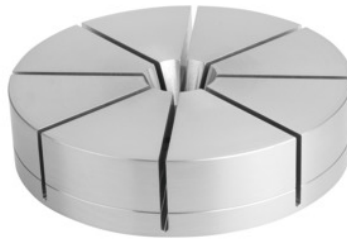

Spannzange mechanisch Innenspannung, Außen-Ø D: 120 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370127 120
GTIN	4059245292608
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
- Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
- Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Hinweis:

Zur Innenspannung wird der Zugkonus Nr. 370128 benötigt (siehe Ersatzteilliste).

Höhe H: 35 mm

Maximale Bearbeitungstiefe T: 20 mm

Technische Beschreibung

Ausführung	Innenspannung
Maximale Bearbeitungstiefe T	20 mm
Höhe H	35 mm
Spannhub	0,3 mm
Produktart	Spannzange

Zubehör

Aufnahme für mechanische Spannzange Außen-Ø D 120
mm

370125 120

Zugkonus Typ 120

370128 120