


 SCHAFFER

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2281/1300mm

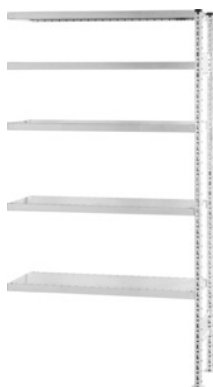

Bestelldaten

Bestellnummer	990461 2281/1300
GTIN	4052941784972
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge 1300 mm + 44 mm

Anbauregal: Nennlänge 1300 mm + 13 mm

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150 kg

Höhe: 2281 mm

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 1313 mm

Fachboden Breite lichtet Maß: 1282 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden: 150 kg

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit je Einlegeboden	150 kg
Fachboden Breite lichtet Maß	1282 mm
Höhe	2281 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1313 mm
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal