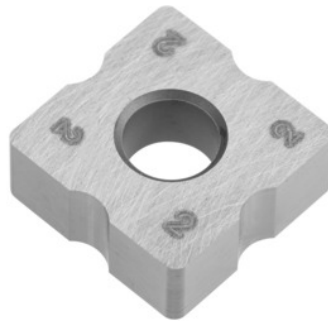


**Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251398 2
GTIN	4062406258290
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Passend für:**

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

**Hinweis:**

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius  $\geq 3$  mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMX 1204
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 120 m/min
Schnitttiefe $a_p$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	30 - 80 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich

Nebenanwendung	M
Schneidstoff	HM
Sorte	HUT25
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Produktnameattribut	HUT25
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen