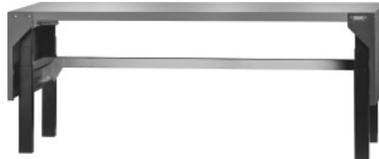


Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 2000/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **mit** Scherblechen, Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Tiefe	750 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm
Gewicht	119 kg

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
maximale Tragkraft	200 kg
Breite	2000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	200 kg
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch